

薄形シリンダ AEVULQ-1 5/8"- -A-P-A

部品番号: 160653

FESTO


スイッチ取付可

角形ピストンロッドによる回転防止。ピストンロッド先端は雄ネジ付。

ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。

この製品はFesto USA向けの製品です。

2011年廃番予定品

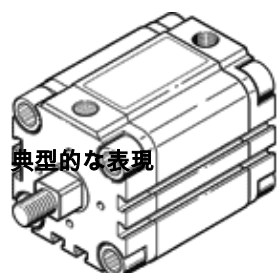

データシート

特長	値
ストローク	0.2 ... 1"
ピストン径	1 5/8"
クッション	P : 固定クッション
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
ロッドエンド	雄ネジ
回転防止仕様 / ガイド	角形ロッド
使用圧力	11.6 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
0.6MPaで前進時の理論力	704 N
0mmストロークでの移動負荷	63 g
10mmストロークあたりの加算質量	9 g
0mmストロークの基本質量	433 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	72 g
接続ポート径	NPT1/8-27
使用圧力 (psi)	11.6 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金