

# 薄形シリンダ AEVULQ-4"- -A-P-A

部品番号: 160657

FESTO


スイッチ取付可

角形ピストンロッドによる回転防止。ピストンロッド先端は雄ネジ付。

ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。

この製品はFesto USA向けの製品です。

2011年廃番予定品

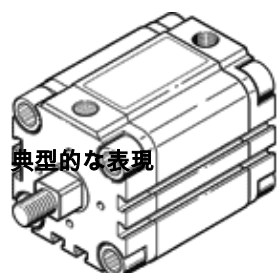

## データシート

特長	値
ストローク	0.2 ... 1"
ピストン径	4"
クッション	P: 固定クッション
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
ロッドエンド	雄ネジ
回転防止仕様 / ガイド	角形ロッド
使用圧力	8.7 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
0.6MPaで前進時の理論力	4,516 N
0mmストロークでの移動負荷	614 g
10mmストロークあたりの加算質量	38 g
0mmストロークの基本質量	2,797 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	168 g
接続ポート径	NPT1/4-18
使用圧力 ( psi )	8.7 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金