


# 薄形シリンダ AEVULQZ-3"-P-A

部品番号: 160665

FESTO

スイッチ取付可  
角形ピストンロッドによる回転防止。ロッド先端雌ネジ。  
この製品はFesto USA向けの製品です。  
2011年廃番予定品

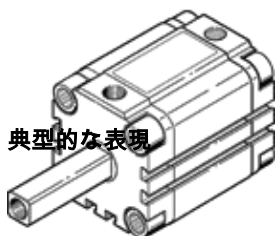

## データシート

特長	値
ストローク	0.2 ... 1"
ピストン径	3"
クッション	P : 固定クッション
運転モード	単動 引側
ロッドエンド	雌ネジ
回転防止仕様 / ガイド	角形ロッド
使用圧力	11.6 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
0.6MPaで前進時の理論力	2,733 N
0mmストロークでの移動負荷	307 g
10mmストロークあたりの加算質量	25 g
0mmストロークの基本質量	1,772 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	28 g
接続ポート径	NPT1/8-27
使用圧力 ( psi )	11.6 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金