


丸形シリンダ CRDG-63- -P-A

部品番号: 160987

FESTO

耐腐食性、
近接スイッチ用、終端に弾性クッションリング付。
製造中止予定品、2012年まで注文可能

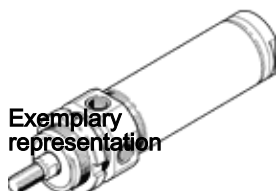

データシート

特長	値
ストローク	10 ... 500 mm
ピストン径	63 mm
規格	ISO 6431
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	4
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで後退時の理論力	1,682 N
0.6MPaで前進時の理論力	1,870 N
10mmストロークあたりの加算質量	41 g
0mmストロークの基本質量	2,964 g
取付方法	オプション 雄ネジ アクセサリ
接続ポート径	G3/8
材質 カバー	ステンレス
材質 シール	TPE-U(PU)
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス