


# インジケータ変換器 PENV-A-W-2,5-LCD-RB

部品番号: 161055

FESTO

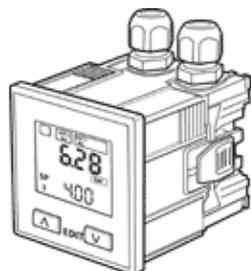

## データシート

特長	値
アナログ出力	0 - 10 V 4 - 20 mA
配線方式	11ピン プラグ
保護仕様	IP65
接続ポート径	G1/8
取付方向	任意
短絡保護	あり
測定装置	相対圧力
測定方法	ディスプレイ付ピエゾ抵抗式圧カスイッチ
電圧調整範囲	0.05 ... 2.5 bar
可変ヒステリシス調整範囲[bar]	0.01 ... 2.25 bar
使用電圧範囲 ( DC)	15 ... 30 V
最大出力電流	5,000 mA
出力スイッチ	PNP
作動流体	ろ過圧縮空気、フィルタメッシュ40um
CE-Zeichen (siehe Konformitätsklärung)	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
質量	270 g
表示圧力範囲	0 ... 2.5 bar
精度 : FS	1 %
取付方法	オプション 取付穴 トップハットレール
材質	PWIS質を含む
材質 ハウジング	PC