

 

サイレンサ UC-1/8

部品番号: 161419

★ Core product range

プラスチック製

FESTO

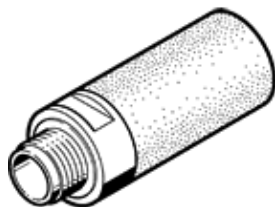

データシート

特長	値
取付方向	任意
容器サイズ	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
大気開放時の流量	1,700 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
音圧レベル	59 dB(A)
周囲温度	-10 ... 70 °C
質量	2.6 g
接続ポート径	G1/8
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	PE
材質	RoHS対応