
 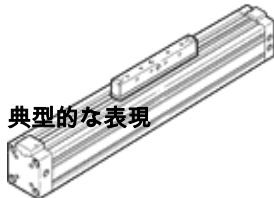


リニアアクチュエータ DGP-50- -PPV-A-B

部品番号: 161783

FESTO

スイッチ取付可 ピストンとランナーは一体構造、クッション付。
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal
for alternative products.



典型的な表現

データシート

特長	値
ストローク	10 ... 3,000 mm
ピストン径	50 mm
クッション	PPV : 両側可変エアクッション ショックアブソーバ付
取付方向	任意
ガイド	基本ガイド
駆動原理	positive-locking (溝)
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1.5 ... 8 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-10 ... 60 °C
クッションストローク	30 mm
横モーメント Mx (グラフ)	7 Nm
0.6MPaで後退時の理論力	1,178 N
0.6MPaで前進時の理論力	1,178 N
移動負荷	1,050 g
0mmストロークでの移動負荷	1,050 g
0mmストロークの基本質量	5,880 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	111 g
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
接続ポート径	G1/4
材質 カバー	アルミ casting コーティング済み
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミニウム 陽極化処理