


# ツインロッドシリンダ

## DPZJ-32-25-P-A-KF-S20

部品番号: 162160

FESTO

平行両口ロッドピストン2本とヨークプレート付、近接スイッチ取付可、クッションなし

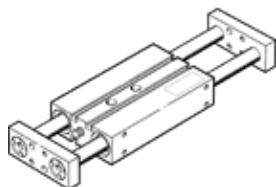

## データシート

特長	値
ストローク	25 mm
終端ストローク調整可	10 mm
ピストン径	32 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	中空穴付両口ツド
使用圧力	1 ... 10 bar
最高速度	1 m/s
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準抛の圧縮工ア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	0
周囲温度	-20 ... 80 °C
終端衝撃エネルギー	0.5 Nm
0.6MPaで後退時の理論力	724 N
0.6MPaで前進時の理論力	724 N
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
接続ポート径	G1/8
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 ピストンロッド	浸炭鋼