 



# マイクロフィルタ LFMA-1/2-H-A

部品番号: 162815

FESTO

0.01µmフィルタエレメント付、金属製ボウルガード付  
廃番予定品、2008年まで供給可

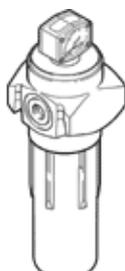

## データシート

特長	値
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	0.01 µm
ろ過度	99.9999 %
ドレン	全自動
構造	繊維フィルタ
差圧計	圧力計
1時側圧力	0 ... 16 bar
標準流量	1,100 l/min
作動流体	圧縮エア
流体温度	1.5 ... 60 °C
残存量	0.01 mg/m3
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,120 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
材質	銅、PTFEフリー
材質 フィルタ	ホウケイ酸ファイバー
材質ハウジング	亜鉛ダイカスト