


# ファインフィルタ LFMB-1/2-H-A

部品番号: 162818

FESTO

1µmフィルタエレメント、金属製ボウルガード付  
廃番予定品、2008年まで供給可

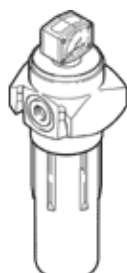

## データシート

特長	値
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	1 µm
ろ過度	99.9999 %
ドレン	全自動
構造	繊維フィルタ
差圧計	圧力計
1時側圧力	0 ... 16 bar
標準流量	1,600 l/min
作動流体	ろ過圧縮空気、フィルタメッシュ5µm
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	1.5 ... 60 °C
残存量	0.5 mg/m <sup>3</sup>
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	オプション ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
材質 フィルタ	ホウケイ酸ファイバー
材質ハウジング	亜鉛ダイカスト
材質ボウル	亜鉛ダイカスト