


ファインフィルタ LFMB-1-H-A

部品番号: 162820

FESTO

1µmフィルタエレメント、金属製ボウルガード付
廃番予定品、2008年まで供給可

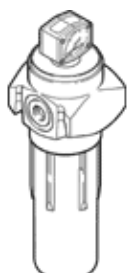

データシート

特長	値
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	1 µm
ろ過度	99.9999 %
ドレン	全自動
構造	繊維フィルタ
差圧計	圧力計
1時側圧力	0 ... 16 bar
標準流量	5,200 l/min
作動流体	ろ過圧縮空気、フィルタメッシュ5µm
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	1.5 ... 60 °C
残存量	0.5 mg/m ³
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	オプション ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1
エア接続ポート 2	G1
材質 フィルタ	ホウケイ酸ファイバー
材質ハウジング	亜鉛ダイカスト
材質ボウル	亜鉛ダイカスト