 



# ファインフィルタコンビネーション LFMBA-1/2-H-A

部品番号: 162821

FESTO

マイクロフィルタ1 $\mu$ m (プレフィルタ用) およびマイクロフィルタ  
0.01 $\mu$ m、金属製ボウルガード付  
廃番予定品、2008年まで供給可

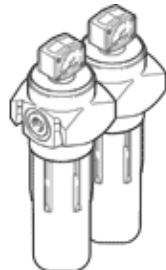

## データシート

特長	値
取付方向	垂直 $\pm 5^\circ$
フィルタエレメントのサイズ	0.01 $\mu$ m
ろ過度	99.9999 %
ドレン	全自動
構造	繊維フィルタ
差圧計	圧力計
1時側圧力	0 ... 16 bar
標準流量	800 l/min
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ $5\mu$ m ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ $5\mu$ m
流体温度	1.5 ... 60 $^\circ$ C
残存量	0.01 mg/m <sup>3</sup>
周囲温度	-10 ... 60 $^\circ$ C
質量	2,300 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
材質 フィルタ	ホウケイ酸ファイバー
材質ハウジング	強化PA
材質ボウル	亜鉛ダイカスト