 



ファインフィルタコンビネーション LFMBA-3/4-H-A

部品番号: 162822

FESTO

マイクロフィルタ1 μ m (プレフィルタ用) およびマイクロフィルタ
0.01 μ m、金属製ボウルガード付
廃番予定品、2008年まで供給可

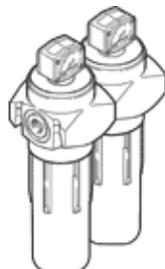

データシート

特長	値
取付方向	垂直 $\pm 5^\circ$
フィルタエレメントのサイズ	0.01 μ m
ろ過度	99.9999 %
ドレン	全自動
構造	繊維フィルタ
差圧計	圧力計
1時側圧力	0 ... 16 bar
標準流量	1,400 l/min
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ 5μ m ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ 5μ m
流体温度	1.5 ... 60 $^\circ$ C
残存量	0.01 mg/m ³
周囲温度	-10 ... 60 $^\circ$ C
質量	5,740 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	G3/4
エア接続ポート 2	G3/4
材質 フィルタ	ホウケイ酸ファイバー
材質ハウジング	強化PA
材質ボウル	亜鉛ダイカスト