


ON / OFFバルブ PVEL-P-124-HP7

製品番号: 1629205

FESTO

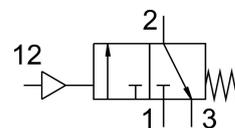

データシート

特徴	値
シリーズ	L
呼び幅 DN	54
構造	ピストンゲートバルブ
操作方法	空気圧式
シーリング原理	ソフト
排気機能	スロットル不可
リセット方法	メカスプリング
制御方法	ダイレクト
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
使用圧力	0 MPa...4.2 MPa
作動電圧	0 bar...42 bar
制御圧力	9 bar...42 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	5 -C...50 -C
周囲温度	5 -C...50 -C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU 圧力機器指令 準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 圧力機器規定に 準拠
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
取付位置	任意
製品質量	7250 g
空気圧ポート 3	G1/2
パイロットエア接続 12	G1/4
パイロットエア供給	外部
材質: ピストンスライド	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR PE
材質ハウジング	鍛造アルミ合金