


# 接続プレート PAML-CP-186-HP3-G212

部品番号: 1629299

FESTO

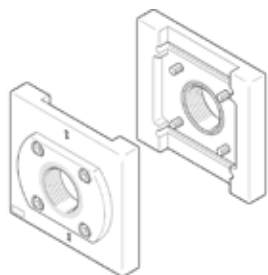

## データシート

特長	値
サイズ	186
DN : 呼び径	54
シリーズ	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
使用圧力	0 ... 50 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	4,900 g
エア接続ポート 1	G2 1/2
エア接続ポート 2	G2 1/2
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR
Material screws	ステンレス