


# リニアアクチュエータ DGPL-1"- -PPV-A-GF-B

 
部品番号: 162932

FESTO

スイッチ取付可  
ピストンとランナーは一体構造、両端可変クッション付。  
この製品はFesto USA向けの製品です。

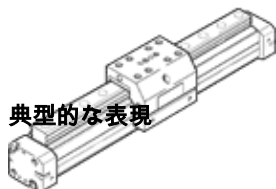

典型的な表現



## データシート

特長	値
ストローク	10 ... 3,000 mm
ピストン径	1"
クッション	PPV : 両側可変エアクッション ショックアブソーバ付
ガイド	滑りガイド
駆動原理	positive-locking (溝)
使用圧力	2 ... 8 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 60 °C
クッションストローク	18 mm
接続ポート径	NPT1/8-27