


リニアアクチュエータ DGPL-2 1/2"- -PPV-A-KF-B

 
部品番号: 162945

FESTO

スイッチ取付可
ピストンとランナーは一体構造、両端可変クッション付。
この製品はFesto USA向けの製品です。

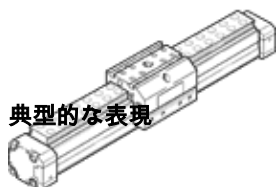

典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	10 ... 3,000 mm
ピストン径	2 1/2"
クッション	PPV : 両側可変エアクッション ショックアブソーバ付
ガイド	コロガリガイド
駆動原理	positive-locking (溝)
使用圧力	1.5 ... 8 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 60 °C
クッションストローク	30 mm
接続ポート径	NPT3/8-18