 



スピードコントローラ GRLA-3/8-QS-8-RS-B

部品番号: 162970
廃番予定品

きざみナット及びロックナット付
製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

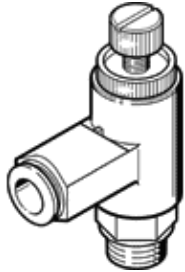

データシート

| 特長 | 値 |
|--|-------------------------------|
| バルブ機能 | 排気絞り逆止め機能 |
| エア接続ポート 1 | QS-8 |
| エア接続ポート 2 | G3/8 |
| 操作方法 | 手動操作 |
| 調整部品 | 刻み付ボルト |
| 取付方法 | ネジ穴付き |
| 絞り方向時標準流量 | 650 l/min |
| 自由流れの方向時の標準流量 | 600 ... 750 l/min |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 取付方向 | 任意 |
| 温度範囲での作動圧力 | 0.2 ... 10 bar |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1,130 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 800 ... 1250 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 ... 40 °C |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 締め付けトルク | 12.5 Nm |
| 締め付けトルク公差 | ± 20 % |
| 許容使用トルク、 調整ネジ | 0.4 Nm |
| 質量 | 40 g |
| Material of threaded plug | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material release ring | POM |
| Material knurled head | 鍛造アルミ合金 |
| Material adjusting screw | 真鍮 |
| Material swivel fitting | 強化PBT |