


接続ケーブル KVIA-MPPE-5

部品番号: 163882

FESTO

比例制御弁用

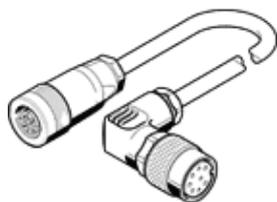

データシート

特長	値
取付方法	スレーブナット
取付方向	任意
質量	352 g
配線方式	ストレート形プラグ/エルボ形エルボ
使用電圧範囲 (AC)	≤ 250 V
許容電流負荷	1 A
ケーブル長さ	5 m
ケーブル径	8 mm
ケーブルの構造	6x0,25
保護仕様	IP65
周囲温度	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	銅 銀メッキ、金メッキ