


# 接続ケーブル KVIA-10

部品番号: 163961

FESTO

アナログ装置用

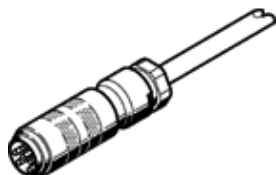

## データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 ( AC)	$\leq 250$ V
許容電流負荷	1 A
保護仕様	IP65
周囲温度	-30 ... 80 °C
質量	567 g
配線方式	ストレート形プラグ
ケーブルの構造	6x0,25
ケーブル径	8 mm
ケーブル長さ	10 m
取付方法	スレーブナット
材質 ハウジング	PBT
材質 ケーブル皮膜	PVC
材質 ( クランプコネクタ )	銅 銀メッキ、金メッキ