


# アングルソケット PEV-1/4-WD-LED-230

部品番号: 164275

FESTO

圧カスイッチ用、LED付

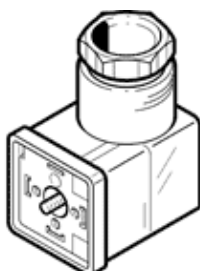

## データシート

| 特長                                           | 値                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 適合または準拠規格                                    | EN 175301-803                                                          |
| 切換状態表示                                       | 黄色LED<br>緑LED                                                          |
| 取付方法                                         | ネジで締め付け                                                                |
| ケーブル取出し                                      | エルボ                                                                    |
| 電気接続ポート1, 機能                                 | フィールドデバイス側                                                             |
| 電気接続ポート1, デザイン                               | 角形                                                                     |
| 電気接続ポート1, 接続タイプ                              | プラグソケット                                                                |
| 電気接続ポート1, 接続方式                               | Plug pattern type A based on EN 175301-803                             |
| 電気接続ポート1, 芯/線数                               | 4                                                                      |
| 電気接続ポート1, 占有芯/線数                             | 4                                                                      |
| 電気接続ポート1, 取付方法                               | Central screw M3                                                       |
| 電気接続ポート2, 機能                                 | コントローラ側                                                                |
| 電気接続ポート2, 接続方式                               | ネジ端子                                                                   |
| 電気接続ポート2, 芯/線数                               | 5                                                                      |
| 電気接続ポート2, 占有芯/線数                             | 5                                                                      |
| 使用電圧範囲 ( DC )                                | 140 ... 180 V                                                          |
| 使用電圧範囲 ( AC )                                | 150 ... 230 V                                                          |
| 40°C時の許容負荷電流                                 | 8 A                                                                    |
| ケーブルコネクタ                                     | Pg11                                                                   |
| ケーブルの最大直径                                    | 4.5 ... 11 mm                                                          |
| ターミナル断面図                                     | 0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup>                                           |
| 保護仕様                                         | IP65                                                                   |
| 保護等級について                                     | 組付状態による                                                                |
| 周囲温度                                         | -40 ... 80 °C                                                          |
| 周囲温度に注意                                      | Note derating                                                          |
| CEマーク                                        | EU低電圧ガイドライン準拠<br>in accordance with EU RoHS directive                  |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment<br>To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L                                                         |
| 材質                                           | RoHS対応                                                                 |
| Material housing                             | PA6強化                                                                  |
| ハウジングカラー                                     | 透明                                                                     |
| Material electrical contact                  | 真鍮<br>ニッケルメッキ<br>亜鉛メッキ                                                 |