

規格シリンダ

DSN-1/2"-P-B

 
部品番号: 164360

FESTO


DIN

ISO6432に準拠、クッションなし、多様な取付け方法。補助取付け部品が必要な場合があります。

この製品はFesto USA向けの製品です。



典型的な表現

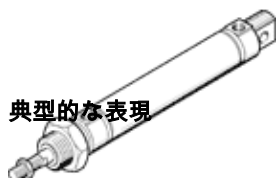

データシート

特長	値
ストローク	0.04 ... 8 "
ピストン径	1/2"
規格	ISO 6432
クッション	P: elastische D 唇pfungsringe/-platten beidseitig
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで後退時の理論力	50.9 N
0.6MPaで前進時の理論力	67.9 N
10mmストロークあたりの加算負荷率	40 g
接続ポート径	M16x1,5
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	ステンレス