

規格シリンダ DSN-1/2"-3"-P-B

 

部品番号: 164364

FESTO

DIN

ISO6432に準拠、クッションなし、多様な取付け方法。補助取付け部品が必要な場合があります。

この製品はFesto USA向けの製品です。

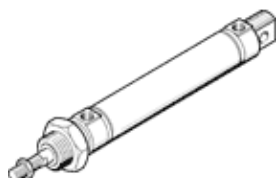

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|---|
| ストローク | 76.2 mm |
| ピストン径 | 1/2" |
| 規格 | ISO 6432 |
| クッション | P: elastische D春pfungsringe/-platten beidseitig |
| ロッドエンド | 雄ネジ |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、給油または無給油 |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 50.9 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 67.9 N |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 40 g |
| 接続ポート径 | M16x1,5 |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 シール | NBR TPE-U(PU) |
| 材質 ピストンロッド | ステンレス |
| シリンダチューブの材質 | ステンレス |