

# 規格シリンダ ESN-5/8"-1/2"-P-B

 

部品番号: 164381

FESTO

DIN

ISO6432に準拠、クッションなし、多様な取付け方法。補助取付け部品が必要な場合があります。

この製品はFesto USA向けの製品です。

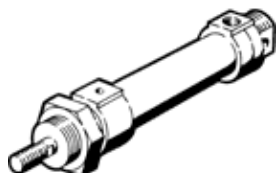

## データシート

| 特長                 | 値   |
|--------------------|---|
| ストローク              | 0.5 "   |
| ピストン径              | 5/8"  |
| 規格                 | ISO 6432  |
| クッション              | P: elastische D春pfungsringe/-platten beidseitig |
| ロッドエンド             | 雄ネジ   |
| 使用圧力               | 1.2 ... 10 bar                                  |
| 運転モード              | 単動<br>スプリングプッシュタイプ                              |
| 作動流体               | ろ過圧縮空気、給油または無給油                                 |
| 耐酸性クラス: CRC        | 2   |
| 周囲温度               | -20 ... 80 °C                                   |
| 0.6MPaで前進時の理論力     | 106.5 N   |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 91 g  |
| 接続ポート径             | M16x1,5   |
| 材質 カバー             | 鍛造アルミ合金   |
| 材質 シール             | NBR<br>TPE-U(PU)                                |
| 材質 ピストンロッド         | ステンレス   |
| シリンダチューブの材質        | ステンレス   |