

丸形シリンダ DSNU-5/8"- -PPV-A-B-S3

部品番号: 164392

FESTO

 

DIN

ISO6432に準拠、近接スイッチ用、多様な取付方法、補助取付金具が必要な場合があります。

近接スイッチを付けるには最低10mmのストロークが必要です。

この製品はFesto USA向けの製品です。

典型的な表現

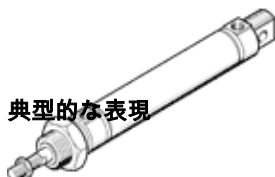

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|---|
| ストローク | 0.04 ... 8 " |
| ピストン径 | 5/8" |
| 規格 | ISO 6432 |
| クッション | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar |
| ロッドエンド | 雄ネジ |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、給油または無給油 |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| クッションストローク | 14 mm |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 103.7 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 120.6 N |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 91 g |
| 接続ポート径 | M16x1,5 |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 シール | FPM NBR |
| 材質 ピストンロッド | ステンレス |
| シリンダチューブの材質 | ステンレス |