


# 規格シリンダ ESNU-5/8"-P-A-B

 
部品番号: 164394

FESTO

DIN ISO規格6432に準拠、多様な取付方法、固定ラバークッション付  
近接スイッチを付けるには最低10mmのストロークが必要です。  
この製品はFesto USA向けの製品です。

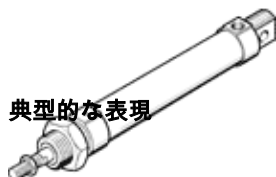

典型的な表現



## データシート

特長	値
ストローク	0.04 ... 2 "
ピストン径	5/8"
規格	ISO 6432
クッション	P: elastische D 唇pfungsringe/-platten beidseitig
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	1.2 ... 10 bar
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで前進時の理論力	106.5 N
10mmストロークあたりの加算負荷率	13 g
接続ポート径	M16x1,5
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	ステンレス