

 

ソレノイドバルブ

JMVH-5-1/8-B-VI-X

部品番号: 164565

FESTO

ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し

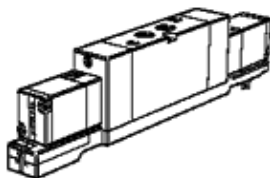

データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁ダブル
操作方法	電気
標準流量	1,000 l/min
使用圧力	2 ... 10 bar
構造	スプール弁
オリフィス径	8 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
制御方法	パイロット式
パイロット方式	外部パイロット
流れ方向	逆流不可
切換時間	22 ms
コイル特性	24 V DC: 2.5 W
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 50 °C
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	サブベース
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	サブベース
エア接続ポート 4	G1/8
エア接続ポート 5	サブベース
材質	PWIS質を含む