


# ソレノイドバルブ

## MVH-5/3B-1/8-B-VI-X

部品番号: 164569

FESTO

ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し

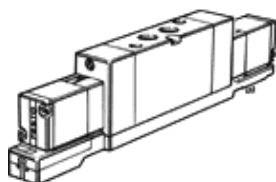

## データシート

特長	値
バルブ機能	3位置5方弁プレッシャセンタ
操作方法	電気
標準流量	1,000 l/min
使用圧力	3 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	8 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流不可
切換時間 off	50 ms
切換時間 on	40 ms
コイル特性	24 V DC: 2.5 W
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [6:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 50 °C
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	サブベース G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	サブベース G1/8
エア接続ポート 4	G1/8
エア接続ポート 5	サブベース
材質	PWIS質を含む