


# リミットスイッチ

## QH-DR-E-S3-E-SW-B

部品番号: 164854

FESTO

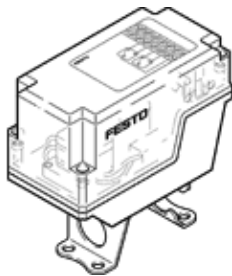

## データシート

特長	値
規格	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
デザイン	角形
取付方向	任意
短絡保護	なし
スイッチング機能	切換スイッチ
誤極性保護	なし
測定原理	メカ/電気
切換位置表示	なし
使用電圧範囲 ( AC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 250 V
絶縁電圧	250 V
最大出力電流	16,000 mA
サージの強さ	2.5 kV
汚染度	3
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	2
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 85 °C
配線方式	ネジ端子
ケーブル径	8 ... 13 mm
ケーブルコネクタ	M20
材質	RoHS対応
材質 シール	EPDM
ハウジングカバー材質に関する注意	PC
ソケットハウジング材質に関する注意	PA
コンソール材質に関する注意	ステンレス