


リミットスイッチ

QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

部品番号: 164855

FESTO

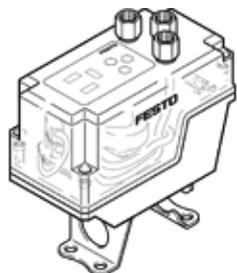

データシート

特長	値
規格	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
デザイン	角形
取付方向	任意
測定原理	空気圧
切換位置表示	なし
使用圧力	-0.95 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 60 °C
接続ポート径	G1/8
材質	RoHS対応
材質 シール	EPDM
ハウジングカバー材質に関する注意	PC
ソケットハウジング材質に関する注意	PA
コンソール材質に関する注意	ステンレス