

# ストップシリンダ STAF-32-20-P-A-K

 

部品番号: 164880  
廃番予定品

FESTO

トグルレバー、フランジプレート

この製品は液体の作動流体には適していません。簡単に複動シリンダへ置き換えることができます。

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

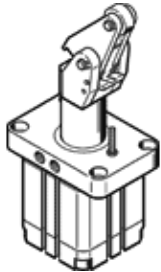

## データシート

特長	値
ストローク	20 mm
ピストン径	32 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	垂直
運転モード	単動 引側
構造	トグルレバー付ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
回転防止仕様 / ガイド	ガイドロッド
使用圧力	1.5 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	480 N
質量	750 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	M5
材質	銅、PTFEフリー
Material cover	アルミニウム
Material seals	NBR
Material housing	アルミニウム
Material piston rod	ステンレス
Material roll	POM