


ストップシリンダ STAF-50-30-P-A-K

部品番号: 164881

FESTO

トグルレバー、フランジプレート

この製品は液体の作動流体には適していません。簡単に複動シリンダへ置き換えることができます。

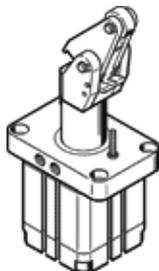

データシート

特長	値
ストローク	30 mm
ピストン径	50 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	垂直
運転モード	単動 引側
構造	トグルレバー付ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
回転防止仕様 / ガイド	ガイドロッド
使用圧力	1.5 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	5 ... 60 °C
衝撃力	1,200 N
質量	1,810 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	G1/8
材質	銅、PTFEフリー
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミニウム
材質ピストンロッド	ステンレス