


# ストップシリンダ STA-50-30-P-A-R

部品番号: 164885

FESTO

## ローラ付

この製品は液体の作動流体には適していません。簡単に複動シリンダへ置き換えることができます。

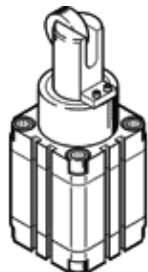

## データシート

特長	値
ストローク	30 mm
ピストン径	50 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	単動 引側
構造	ローラ付ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
回転防止仕様 / ガイド	扁平ピストンロッド
使用圧力	1.5 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	0 ... 60 °C
衝撃力	2,300 N
切換動作中の許容横荷重	1,100 N
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ
接続ポート径	G1/8
材質	銅、PTFEフリー
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミニウム
材質ピストンロッド	ステンレス
ローラの材質情報	鋼