


ストップシリンダ STAF-32-20-P-A

部品番号: 164890

FESTO

トラニオン金具、フランジプレート付
この製品は液体の作動流体には適していません。簡単に複動シリンダへ置き換えることができます。

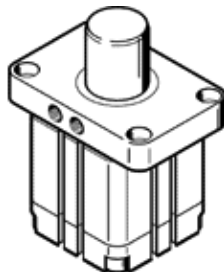

データシート

特長	値
ストローク	20 mm
ピストン径	32 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	単動 引側
構造	ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	1.5 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	0 ... 60 °C
衝撃力	1,000 N
切換動作中の許容横荷重	550 N
質量	540 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	M5
材質	銅、PTFEフリー
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミニウム
材質ピストンロッド	ステンレス