


ストップシリンダ STAF-80-40-P-A-R

部品番号: 164894

FESTO

ローラ、フランジプレート付

この製品は液体の作動流体には適していません。簡単に複動シリンダへ置き換えることができます。

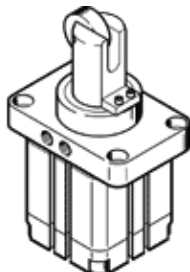

データシート

特長	値
ストローク	40 mm
ピストン径	80 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	単動 引側
構造	ピストン ローラ付ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
回転防止仕様 / ガイド	扁平ピストンロッド
使用圧力	1 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	13,300 N
切換動作中の許容横荷重	4,000 N
質量	5,350 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	G1/8
Material cover	アルミニウム
Material seals	NBR
Material housing	アルミニウム
Material piston rod	ステンレス
Material roll	鋼