

マニホールド CPE10-PRSG-2

部品番号: 164960


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

コンパクトパフォーマンスバルブ用、PRS閉

このマニホールドにはGネジ付の継手以外は使用できません。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

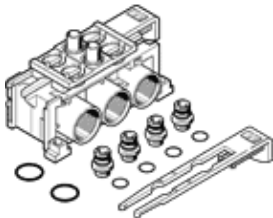

データシート

特長	値
バルブ位置	2
Burst pressure	3 MPa
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
質量	50 g
サブベースの取付方法	取付穴 トップハットレール
エア接続ポート 1	G1/4
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
Material housing	強化PA