

 

# フラットシリンダ

## EZH-5/20-50-B

部品番号: 164994

FESTO

回転レス

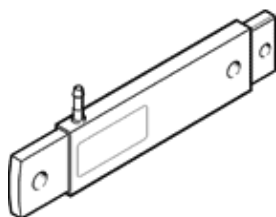

## データシート

特長	値
ストローク	50 mm
ピストン径	12 mm 相当径
クッション	クッションなし
取付方向	任意
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
構造	ピストン 角形ロッド
位置検出	なし
回転防止仕様 / ガイド	角形ロッド
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.6 MPa
使用圧力	2.5 ... 6 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	49 N
理論的最小スプリングリターン力	10.6 N
理論的最大スプリングリターン力	13.6 N
質量	145 g
取付方法	側面穴
接続ポート径	バーブ形ニップル : PK-3
Material cover	アルミニウム
Material seals	NBR
Material housing	アルミニウム
Material piston rod	鋼 ニッケルメッキ