


ワンタッチエルボコネクタ LCKN-1/8-PK-3

部品番号: 164997

FESTO

360°回転可能, シールリング付

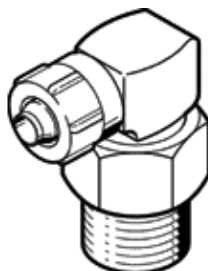

データシート

特長	値
オリフィス径	1.7 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	-0.9 ... 16 bar
耐酸性クラス: CRC	2 - Moderate corrosion stress
周囲温度	-20 ... 80 °C
エア接続ポート 1	G1/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	内径3mmバーブニップル用 (ナット付)
材質 ハウジング	亜鉛ダイカスト