


# ワンタッチエルボコネクタ LCKN-1/8-PK-6

部品番号: 164999

FESTO

360°回転可能, シールリング付

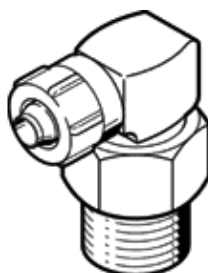

## データシート

特長	値
オリフィス径	4.6 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	-0.9 ... 16 bar
耐酸性クラス: CRC	2 - Moderate corrosion stress
周囲温度	-20 ... 80 °C
エア接続ポート 1	G1/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	内径6mmバーブニップル用 (ナット付)
材質 ハウジング	亜鉛ダイカスト