 



サイレンサ UC-QS-6H

部品番号: 165007

FESTO

プラスチック製

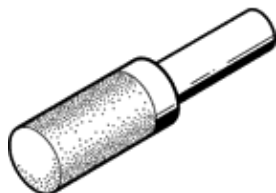

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 取付方向 | 任意 |
| 容器サイズ | 1 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | 0 ... 10 bar |
| 大気開放時の流量 | 800 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 音圧レベル | 60 dB(A) |
| 周囲温度 | -10 ... 70 °C |
| 質量 | 1.1 g |
| 接続ポート径 | QS-6 |
| Material of silencer insert | PE |
| Material of threaded plug | PE |
| 材質 | RoHS対応 |