


スピードコントローラ GRLA-1/8-PK-4-B-CT

部品番号: 165656

FESTO

排気流量制御弁、スィベルジョイント付。
2011年廃番予定品

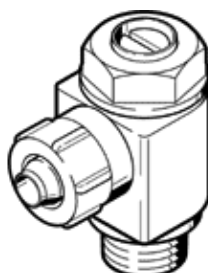

データシート

特長	値
バルブ機能	排気絞り逆止め機能
エア接続ポート 1	PK-4固定ナット付
エア接続ポート 2	G1/8
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	230 l/min
自由流れの方向時の標準流量	190 ... 240 l/min
使用圧力	0.3 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
認証	Germanischer Lloyd
取付方向	任意
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	360 l/min
逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	295 ... 375 l/min
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	6 Nm
質量	25 g
材質 ねじ込みピン	鍛造アルミ合金
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質情報 調整ネジ	鍛造アルミ合金
材質情報 スィベル	亜鉛ダイカスト