 



ORゲート  
OS-1/8-B-CT  
部品番号: 165694

FESTO

2010年まで供給可能

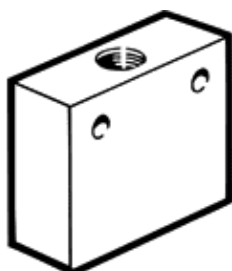

データシート

| 特長        | 値                       |
|-----------|-------------------------|
| バルブ機能     | OR機能                    |
| エア接続ポート 1 | G1/8                    |
| エア接続ポート 2 | G1/8                    |
| 取付方法      | 取付穴                     |
| 標準流量      | 500 l/min               |
| 使用圧力      | 1 ... 10 bar            |
| 周囲温度      | -10 ... 60 °C           |
| 材質 ハウジング  | アルミニウム                  |
| 作動流体      | ろ過圧縮空気、無給油<br>ろ過圧縮空気、給油 |
| オリフィス径    | 4 mm                    |
| 流体温度      | -10 ... 60 °C           |
| エア接続ポート 3 | G1/8                    |
| 材質        | 銅、PTFEフリー               |
| 材質 シール    | NBR                     |