


圧力計

MA-40-10-1/8-EN-CT

部品番号: 165865

FESTO

圧力表示単位 : bar, psi
2010年まで供給可能

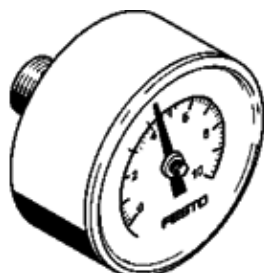

データシート

特長	値
表示単位[bar]	0 ... 10 bar
適合または準拠規格	EN 837-1
呼び寸法 圧力計	40
構造	ブルドン管式圧力計
取付方法	ライン設備
作動流体	中性液 中性ガス 無酸素 非アセチル
使用圧力	0 ... 10 bar
有効負荷係数	0.66
測定精度クラス	2,5
保護仕様	IP43
流体温度	-20 ... 60 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
ポート位置	後方中央
接続ポート径	G1/8
流体接触部の材質	真鍮
材質 ねじ込みピン	ニッケルメッキ 真鍮
材質 ハウジング	ABS
材質 モニタ用窓	PS
ハウジングカラー	黒
質量	60 g