


ボールバルブ VZBA-3/4"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T

部品番号: 1686639

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F0304, thread EN 10226-1.

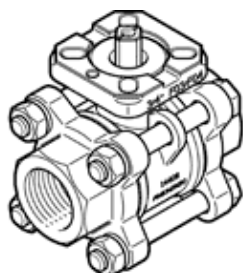

データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シーล	ソフトシーล
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp3/4
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F03 F04
内径	20 mm
DN: 呼び径	20
バルブ機能	2/2
手動操作	なし
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
駆動トルク	14 Nm
規格	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 (水蒸気除く) 中性流体 他の流体については要問合せ
流体温度	-10 ... 200 °C
Kv値	45.6 m ³ /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seals	PTFE 強化PTFE
Material ball	ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	850 g
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高