


ボールバルブ

VZBA-11/2"-GG-63-T-22-F0507-V4V4T

部品番号: 1686643

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F0507, thread EN 10226-1.

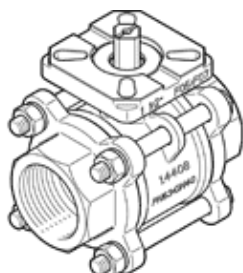

データシート

| 特長 | 値 |
|--|--|
| 構造 | 2方向ボールバルブ |
| 操作方法 | メカ機構 |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 任意 |
| 取付方法 | ライン設備 |
| プロセスバルブ接続 | Rp1 1/2 |
| 切換位置表示 | スロット指示/フロー指示 |
| フランジ金具の取付穴パターン | F05 F07 |
| 内径 | 38 mm |
| DN : 呼び径 | 40 |
| バルブ機能 | 2/2 |
| 手動操作 | なし |
| 流れ方向 | 逆流れ可能 |
| プロセスバルブの呼び圧力 | 63 |
| 駆動トルク | 29 Nm |
| 規格 | DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211 |
| 流体 | ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 (水蒸気除く) 中性流体 他の流体については要問合せ |
| 流体温度 | -10 ... 200 °C |
| Kv値 | 170 m3/h |
| 材質 | RoHS対応 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | ステンレス |
| ハウジングの材質番号 | 1.4408 |
| Material seals | PTFE 強化PTFE |
| Material ball | ステンレス |
| ボールの材質番号 | 1.4408 |
| Material shaft | ステンレス |
| シャフトの材質番号 | 1.4401 |
| 質量 | 2,800 g |
| CEマーク | EUプリントデバイスガイドライン準拠 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | UK regulation for pressure equipment |
| 耐酸性クラス : CRC | 3 - 腐食ストレス高 |