


# ボールバルブ VZBC-40-FF-40-22-F0507-V4V4T

部品番号: 1692204

FESTO

Stainless steel, 2/2-way, nominal width DN40, top flange F0507,  
PN40, DIN 1092-1.

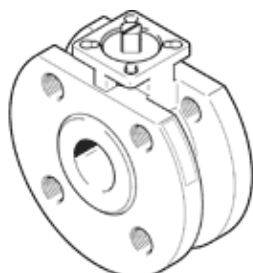

## データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	ねじ付リング
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F05 F07
内径	38 mm
DN : 呼び径	40
バルブ機能	2/2
手動操作	なし
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	40
駆動トルク	35 Nm
規格	EN 1092-1 ISO 5211
流体	ISO8573-1:2010 [-::-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 ( 水蒸気除く ) 中性流体 他の流体については要問合せ
流体温度	-10 ... 200 °C
Kv値	170 m <sup>3</sup> /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seals	PTFE 強化PTFE
Material ball	ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	4,400 g
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高