


ボールバルブ VZBA-3/8"-GGG-63-32T-F0304-V4V4T

部品番号: 1692221

FESTO

3/2-way, flange hole pattern F0304, thread EN 10226-1.

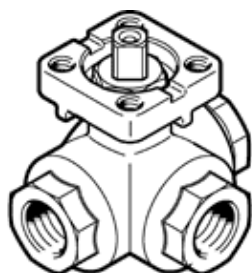

データシート

特長	値
構造	3方向ボールバルブ Tホール
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp3/8
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F03 F04
内径	12.7 mm
DN : 呼び径	10
バルブ機能	3/2
手動操作	なし
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
駆動トルク	13 Nm
規格	EN 10226-1 ISO 5211
流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 (水蒸気除く) 中性流体 他の流体については要問合せ
流体温度	-10 ... 200 °C
Tホール (エルボ) のKv値	4.5 m ³ /h
Flow rate Kv type T straight	8 m ³ /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seals	PTFE 強化PTFE
Material ball	ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	700 g
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高