


センサブラケット

DASI-Q11-16-A-SR

部品番号: 1692983

FESTO

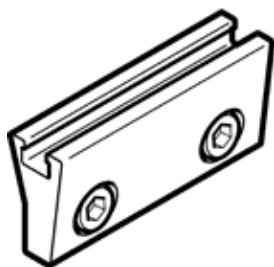

データシート

特長	値
サイズ	16
デザイン	T溝用
構造	センサ端子
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	28 g
取付方法	T溝に固定 取付穴とねじ 溝ナット付
材質	RoHS対応
Material screws	鋼 亜鉛メッキ