

高剛性ガイド

HD-12- -

部品番号: 170024


FESTO

組合可能

この製品はコンフィグレーション品です。

コンフィグレーションの場合、データシートに表示される製品データとアクセサリの内容が一致しない場合があります。

2009年廃番予定品

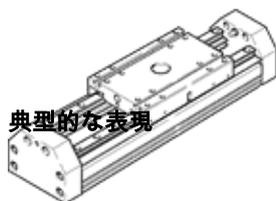

典型的な表現

データシート

~ConfIndependentDatasheet

特長	値
サイズ	12
ストローク	10 ... 1,550 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	駆動なしガイド
最高速度	3 m/s
耐酸性クラス: CRC	0
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大負荷: Fy	1,120 N
最大負荷: Fz	1,120 N
最大トルク: Mx	33.6 Nm
最大トルク: My	50.4 Nm
最大トルク: Mz	49 Nm
移動負荷	330 g
0mmストロークでの移動負荷	330 g
10mmストロークあたりの加算質量	46 g
0mmストロークの基本質量	1,370 g
材質 ガイドユニット	鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 陽極化処理