

# 高剛性ガイド

HD-40- -

部品番号: 170027


FESTO

## 組合可能

この製品はコンフィグレーション品です。

コンフィグレーションの場合、データシートに表示される製品データとアクセサリの内容が一致しない場合があります。

2009年廃番予定品

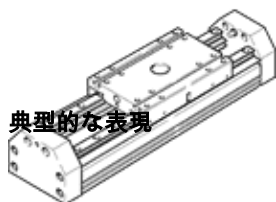

典型的な表現

## データシート

~ConfIndependentDatasheet

特長	値
サイズ	40
ストローク	10 ... 2,110 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	駆動なしガイド
最高速度	3 m/s
耐酸性クラス: CRC	0
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大負荷: Fy	5,400 N
最大負荷: Fz	5,600 N
最大トルク: Mx	375 Nm
最大トルク: My	560 Nm
最大トルク: Mz	540 Nm
移動負荷	3,300 g
0mmストロークでの移動負荷	3,300 g
10mmストロークあたりの加算質量	176 g
0mmストロークの基本質量	11,800 g
材質 ガイドユニット	鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 陽極化処理